


AVG 0160 Инструмент для удаления изоляции и скручивания жил

Машина для удаления изоляции и скручивания кабелей и жил, также пригодна для работы с трудно монтируемыми изделиями

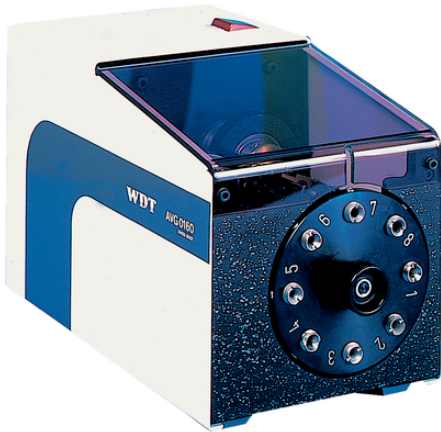

Преимущества

Высокая скорость запуска и остановки обеспечивают высокую производительность
Удаленная изоляция падает в лоток для отходов
Вращение в левую/правую сторону обеспечивает оптимальное скручивание жил

Области применения

Специальный полированный нож для зачистки проблемных изоляционных материалов, таких как полиуретан, фторполимер, стекловолокно, термоэластомер или резина
Вращающаяся головка позволяет точно устанавливать глубину реза

Комплектация

Имеется педальное управление

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Внимание:

Вставку для закручивания заказывать отдельно

Диаметр:

Сечения 0,03–6,0 мм² (наружный диаметр 1,9–5,7 мм)
Макс. длина удаления изоляции: 29 мм

Длина:

Габариты: Д 230 x Ш 140 x В 150 мм

Информация:

Электрическое подключение: 110/220/240 В/Гц
Скорость вращения 1850 RPM

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

AVG 0160 Инструмент для удаления изоляции и скручивания жил

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	Для сеч. AWG	Длина, мм	Вес, кг	Штук/ед. упаковки
61790760	AVG 0160	0.25 - 6	32 - 10	230	5,65	1
61790761	AVG 0160 Запасной нож	-	-	-	-	1
61790762	Вставку для закручивания заказывать отдельно	-	-	-	-	1

Last Update (23.11.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16