


KS кабельные зажимы

Крепежный элемент кабельных хомутов KS для кабелей и жил, клейкое покрытие 3M

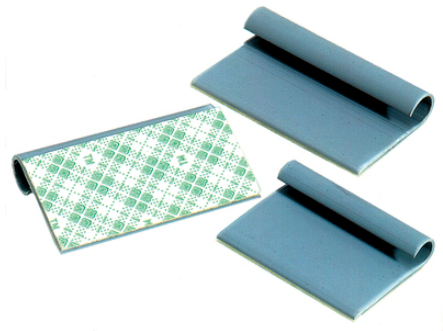

Преимущества

Прочно прилипает к любой чистой и сухой поверхности вследствие высокой адгезионной способности
Хорошие амортизационные свойства пенистого материала
Подходят для быстрого крепежа кабелей

Области применения

Крепежные элементы для кабелей и проводов
Рекомендуется для поверхностей, к которым невозможно крепить с помощью болтов, - таких как пластик, металл и стекло

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Общее:

Клеящий слой: 3M

Материал:

ПВХ - пластикат

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

KS кабельные зажимы

Артикул	Обозначение	Длина, мм	Для кабелей Ø, мм	Штук/ед. упаковки
61717440	KS 20 / 6	33	4.5 - 6	100
61710730	KS 25 / 8	38	6 - 8	100
61717460	KS 25 / 10	44	7.5 - 10.5	100

Last Update (15.10.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16