


SILVYN® AMG-M

SILVYN® AMG-M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, обеспечивающий степень защиты IP67

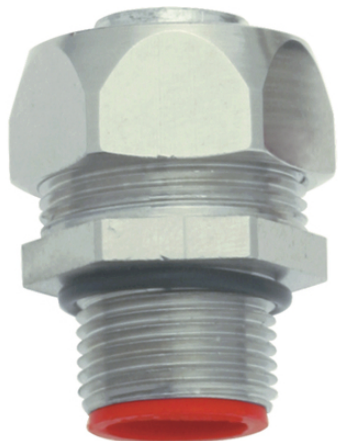

Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Механическая стойкость

Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Для высоких механических нагрузок
Повышенная герметичность
Простой демонтаж

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
HIPROJACKET
Машиностроение
Для применения в железнодорожном транспорте

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Примечание

Артикул SILVYN® AMG-M 16/1 x1,5 без разрешения по UL/CSA

SILVYN® AMG-M

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем, Уплотнение: полиамид, О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 67
Температурный диапазон:	от -45 до +105 °C

Note

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® AMG-M

Артикул	Обозначение	Обозначение фирмы Anamet	SW и размер ключа, мм	Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® AMG-M прямые				
55503240	16 x 1,5/1	812.015.1	26	5/16"
55503241	16 x 1,5/2	812.016.1	26	3/8"
55503242	20 x 1,5	812.020.1	29	1/2"
55503243	25 x 1,5	812.025.1	35	3/4"
55503244	32 x 1,5	812.032.1	45	1"
55503245	40 x 1,5	812.040.1	54	1 1/4"
55503246	50 x 1,5	812.050.1	62	1 1/2"
55503247	63 x 1,5	812.063.1	77	2"

Last Update (22.06.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16